

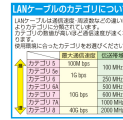


品番：EA764BB-267A

品名：10 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー)

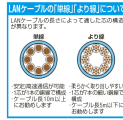

販売価格	3,460円(税抜) / 3,806円(税込)		
カタログ価格	3,460円(税抜) / 3,806円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/30 10:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1911ページ		

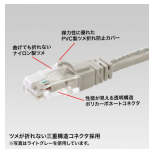

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KB-T6TS-10BLN
カテゴリ	6準拠	コネクタ形状	RJ45
長さ(m)	10	直径	6.4mm
カラー	ブルー	通信速度	1Gbps
周波数特性	250MHz	検査	100%導通検査
ケーブル芯数	8芯(4P)		

ツメ折れ防止カバー付

RoHS対応品

曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。

伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。

エンハンストカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。

十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。
※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。

単線仕様(23AWG)、ストレート結線

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.