



品番：EA764BB-270A

品名：30 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー)

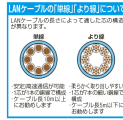

販売価格	9,290円(税抜) / 10,219円(税込)		
カタログ価格	9,290円(税抜) / 10,219円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/30 10:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1911ページ		

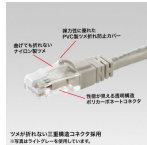

ツメが折れない三重構造コネクタ採用、ギガビットイーサネット完全対応カテゴリ6LANケーブル

### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KB-T6TS-30BLN
カテゴリ	6準拠	コネクタ形状	RJ45
長さ(m)	30	直径	6.4mm
カラー	ブルー	ケーブル芯数	8芯(4P)
検査	100%導通検査		

ツメ折れ防止カバー付

曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。

伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。

カテゴリ5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。

十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。  
※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。

RoHS対応品

単線仕様

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.