


品番：EA764BB-381

品名：0.5m LANケーブル(CAT6A/ScTP半田加工式)

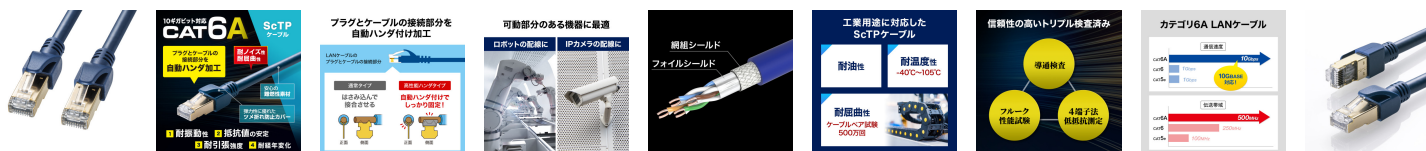

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,770円(税抜) / 3,047円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,770円(税抜) / 3,047円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/30 10:47現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1910ページ | | |



耐ノイズ性、耐油性、耐温度性(-40~105℃)、耐屈曲性に優れた高性能タイプ

仕様

| | | | |
|------------|---|------------|---------------|
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KB-HS6A-005NV |
| カテゴリ | CAT6A | 規格名 | 10GBASE-T |
| 対応カテゴリ・規格 | カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 | 通信速度 | 10Gbps |
| 周波数特性 | 500MHz | ケーブル長(m) | 0.5 |
| カラー | ネイビーブルー | ケーブル直径(mm) | 6.8 |
| ケーブル芯数 | 8芯(4P) | 結線仕様 | ストレート結線 |
| ケーブル構造 | ScTP | 十字介在 | 無 |
| 最小曲げ半径 | 敷設時/54.4mm、敷設後/54.4mm | ケーブル導体 | 26AWG |
| ケーブル導体構造 | より線 | PoE | 対応 |
| 被覆材質 | PUR | 色配線 | TIA/EIA-568B |
| コネクタ形状 | RJ-45コネクタ | スリムコネクタ | 無 |
| ツメ折れ防止コネクタ | 無 | ツメ折れ防止カバー | 有 |

| | | | |
|----------|-----------------------------------|----|-------------------------------------|
| 使用温度範囲 | -20~80℃ | 検査 | 100%導通検査、100%フルーク検査、 100%低抵抗精密測定 |
| 対応環境(機器) | 産業用ネットワーク機器、LAN機器、デ ジタルオーディオ機器 | | |

コネクタ内のハンダ加工により抵抗値の安定性を実現した、耐振動性、耐引張強度、耐経年変化に優れ、しかも耐ノイズ性にも優れた産業用途の高性能カテゴリ6A LANケーブルです。

10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも安心して使用できます。

カテゴリ5eの5.0倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。

ScTP二重シールドケーブル構造が外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、またノイズ対策にも安心のシールドプラグを採用しています。

耐油性、耐温度性、耐屈曲性に優れた、工業用途に対応したScTPケーブルを使用しています。

火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。

プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。

信頼性を高めるためのトリプル検査(導通検査、フルーク性能試験、4端子法低抵抗測定)を全数行っています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.