


品番：EA764BB-402

品名：300m LANケーブル(CAT6/UTP/白)

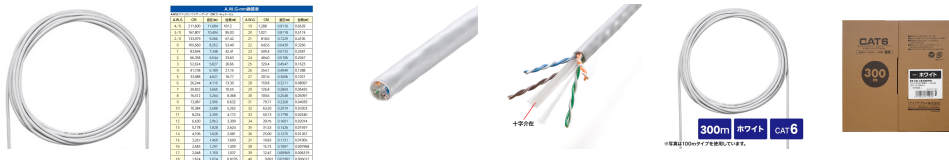

販売価格	53,500円(税抜) / 58,850円(税込)		
カタログ価格	53,500円(税抜) / 58,850円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/30 11:09現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1910ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KB-C6L-CB300WN
カラー	ホワイト	ケーブル長	300m
周波数特性	250MHz	ケーブル直径	5.8mm
ケーブル構造	UTP4対(8芯)、単線(24AWG)	対応伝送帯域	カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
形状タイプ	スタンダードタイプ、自作用		
自作用UTPカテゴリ6単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)			
長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。			
ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。			
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現しています。			
結線仕様	ストレート結線	通信速度	1Gbps
特性インピーダンス	100Ω		
RoHS指令対応品			

代替品



品番 EA764BB-412

コメント 同 難燃性

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.