


品番 : EA764BB-422

品名 : 300m 屋外用LANケーブル(CAT6A/黒)

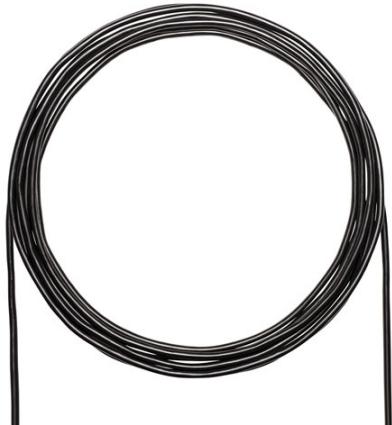

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 99,000円(税抜)／108,900円(税込) | | |
| カタログ価格 | 99,000円(税抜)／108,900円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/12/19 23:34現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1950ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------|--|-----------|---|
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KB-T6AAD-CB300BKN |
| ケーブル長(m) | 300 | ケーブル構造 | STP(4対)、単線(23AWG) |
| 結線仕様 | ストレート結線 | ケーブル径(mm) | 8.0(外部)、6.2(内部) |
| 対応伝送帯域 | カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 | 対応PoE規格 | IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)、IEEE802.3bt(PoE++) |
| 形状タイプ | スタンダードタイプ、自作用、屋外用 | 通信速度 | 10Gbps |
| 周波数特性 | 500MHz | シース材質 | PE(外被)、PVC(内部) |
| 配線タイプ | TIA/EIA-568B準拠 | 特記事項 | 十字介在、レンジスマート付き |
| カラー | ブラック | | |

自作用のカテゴリ6A屋外用LANケーブルです。(コネクタは付属していません)

ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性、耐UV性にも優れ耐候性を高めています。

10ギガビットイーサネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。

エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。

ケーブル内には十字介在が入っており、信号線同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.