


品番：EA764BB-452

品名：1 m LANケーブル(CAT8/ScTPタイプ° /ブルー)

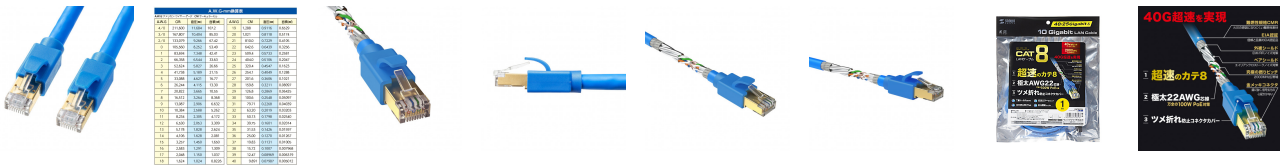

販売価格	3,560円(税抜) / 3,916円(税込)		
カタログ価格	3,560円(税抜) / 3,916円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/30 12:00現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1911ページ		



#### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KB-T8-01BL
カラー	ブルー	ケーブル径	8.6mm
ケーブル構造	二重シールド、22AWG 単線、ストレート全結線	ケーブル長	1m
コネクタ形状	RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)	対応伝送帯域	カテゴリ8 (40GBASE-T) カテゴリ7A・カテゴリ7 (10GBASE-T) カテゴリ6a (10GBASE-T) カテゴリ6 (1000BASE-TX) エンハンストカテゴリ5 (1000BASE-T) カテゴリ5 (100BASE-TX) カテゴリ3 (10BASE-T) 適合

EIA認証ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)に完全対応します。

エンハンストカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。

ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねるとお互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク (ANEXT)」と言います。CAT8 LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、EMI/RFIノイズ対策も万全で、複数本束ねた状態での使用が可能になります。

極太22AWG芯線を使用していますので、PoEaf、PoEat、U PoEをはじめ、これからのPoEbtにも対応しています。

外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、EMI/RFI対策も万全です。

ケーブルの難燃性を表す難燃性規格CMRをパス。火災の延焼原因になりにくい素材を使用しています。

コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。

RoHS対応品

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.