


品番：EA764BF-5A

品名：5 m クロスLANケーブル(CAT5e準拠)

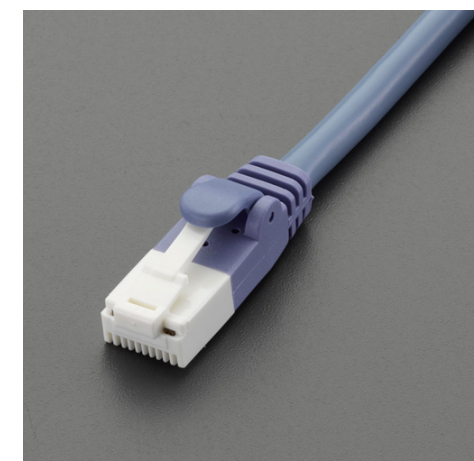

販売価格	1,740円(税抜)／1,914円(税込)		
カタログ価格	1,740円(税抜)／1,914円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2025/12/16 07:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1949ページ		



100BASE-TXや1000BASE-T環境での安定した通信が可能なCat5e準拠LANケーブルのスタンダードタイプ
2台のパソコンを接続するのに最適なクロスケーブルと、ツメが折れにくいLANケーブル

仕様

メーカー	エレコム	型番	LD-CTXT/BU50
カテゴリー	5e準拠	コネクタ形状	RJ45
長さ	5m	直径	5.35mm
伝送速度	1Gbps	規格	Cat5e準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T準拠)
伝送帯域	100MHz	結線方式	クロス結線
外部被膜材質	PVC	導体構成	ヨリ線(24AWG)
芯数	8芯	カラー	ブルー
ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)	○	シールド	無し(UTP仕様)
十字介材	×	スリムコネクタ	○
爪の折れないコネクタ	○	爪折れ防止カバー付きコネクタ	○
リングマーク付	×	モールド加工コネクタ	○
ツメ折れ防止カバー付			

2台のパソコンを接続するのに便利なクロスケーブル
隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタ
より線仕様
カテゴリ5Eに準拠したクロスケーブルで、パソコン同士を接続するのに便利です。100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。
十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様により、やわらかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。
両端コネクタ付
RoHs指令対応

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.