


品番：EA764BY-44

品名：PoEインジェクター(電源内蔵)

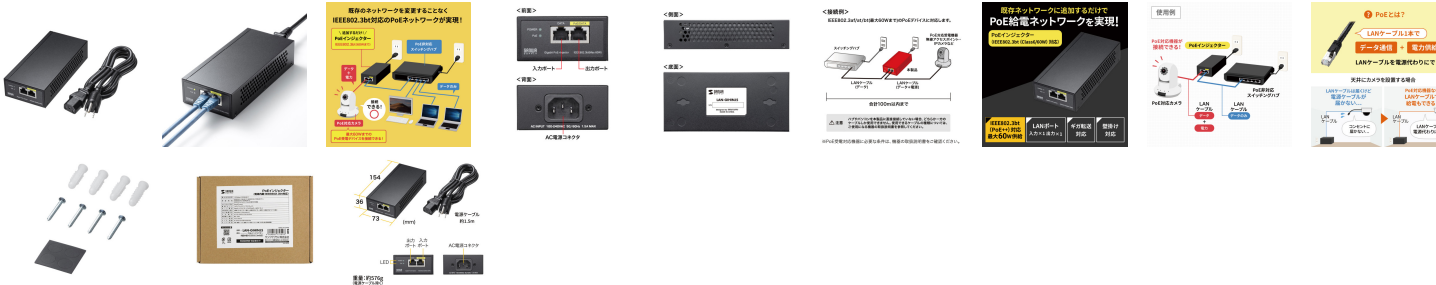

販売価格	18,100円(税抜)／19,910円(税込)			
カタログ価格	18,100円(税抜)／19,910円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 05:50現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1947ページ			



IEEE802.3bt(Class6)規格に対応し最大60WのPoE給電が可能なPoEインジェクター

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	LAN-GIHINJ5
ポート数	1	準拠規格	IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3af/at/bt (※Class6/最大60W供給)
最大伝送速度	1000Mbps (1000BASE-T)	ポート構成	Dataポート (入力) 1ポートPoE/Dataポート (出力) 1ポート
サイズ	W154×D73×H36mm	重量	約576g
セット内容	本体、壁掛けネジ×2、アンカー×2、ゴム足×4、電源ケーブル、取扱説明書	スイッチング方式	Store&Forward
通信モード	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス	PoE対応ポート出力	af規格 15.4W/1ポート (最大)at規格 30W/1ポート (最大)bt規格 45W/1ポート (最大)bt規格 60W/1ポート (最大)
PoE給電方式	Alternative A、Alternative B	電源	電源内蔵
入力電圧	AC100～240V±10% 50/60Hz	電源ケーブル長	1.5m

消費電力(最大)	約61.56W	動作時環境条件	使用時温度/0～40℃使用時湿度/10～90%
筐体材質	メタル	壁掛け	有
VCCI規格	VCCI Class B		
IEEE802.3af/atだけでなくIEEE802.3bt(Class6/最大60W)の給電に対応したPoEインジェクターです。			
消費電力の大きいドーム型PoEカメラや無線アクセスポイントなどへのPoE給電に最適です。			
PD(PoE受電対応機器)には、LANケーブルのみで信号伝送と電力供給ができます。※1、2、3			
ギガ転送に対応していますので、IPカメラ等の映像転送にも最適です。			
放熱性に優れたメタル筐体を使用しています。			
AUTO-MDIX機能搭載。			
電源内蔵タイプなので、電源ケーブルのみの取り回しで設置できます。 ※1 PoEポート使用時の注意点 PoE給電に使用するケーブルはカテゴリ6ストレートケーブル、または24AWG/23AWGより太いものをご使用ください。 推奨ケーブル(サンワサプライ製) ・KB-T6POEシリーズ ・KB-T6ATSシリーズ ・KB-T5Tシリーズ※2 PoE給電は、必ずPoEに対応した機器(PD)にのみ使用して下さい。※3 PDに使用する前に、必要な電力を確認してください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.