


品番：EA764BY-45

品名：PoEインジェクター(4ポート対応)

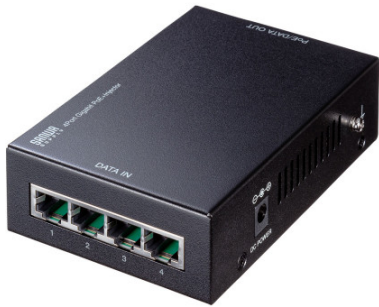

販売価格	37,100円(税抜) / 40,810円(税込)		
カタログ価格	37,100円(税抜) / 40,810円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/30 10:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1907ページ		



通常のネットワーク環境に追加するだけでPoE給電対応ネットワークにすることができるPoEインジェクター(4ポート・ギガ対応)

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	LAN-GIHINJ3
ポート数	4	規格	IEEE802.3(10BASE-T) IEEE802.3u(100BASE-TX) IEEE802.3ab(1000BASE-T) IEEE802.3af/at
伝送方式	100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)	ポート構成	Dataポート(入力)/4ポート、PoE/Dataポート(出力)/4ポート
サイズ	W120×D78×H32mm	重量	280g
付属品	ACアダプタ×1、ゴム足×4、電源ケーブル(1.5m)×1、アース線×1、取扱説明書×1	スイッチング方式	Store&Forward
PoE対応ポート出力	at規格1ポート(最大)/30Waf規格1ポート(最大)/15.4W全ポート合計120Wまで	消費電力	120.4W(最大)
動作時環境条件	使用時温度/0℃~40℃	使用時湿度	20%~95%(結露なきこと)

IEEE802.3af/atに対応したPoEインジェクターです。

既存ネットワークを変更することなく本製品を追加するだけでPoE給電に対応したネットワーク環境にすることができます。※PoE給電に使用するケーブルはカテゴリ5e/6ストレートケーブル(ケーブル太さ24AWG/23AWG以上のもの)を選んでください。サンワサプライ製 推奨ケーブル・KB-T6POEシリーズ(22AWG)・KB-T6TSシリーズ(23AWG)・KB-T5Tシリーズ(24AWG 単線)※PoE給電は、必ずPoEに対応した機器(PD)にのみ使用してください。※PDに使用する前に、必要な電力を確認してください。

本製品1台で4つのLANポートをPoE給電対応ポートにすることが可能です。

各ポートごとにPoE給電のコントロールを行うのでIEEE802.3afデバイス、IEEE802.3atデバイスの混在接続も可能です。

高速なギガビット通信に対応していますので、既存ネットワークとPoEデバイスの性能を最大限発揮できます。

放熱性に優れたメタル筐体を使用しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.