


品番：EA764BY-67

品名：[8ポート] スwitchングハブ (タップ型/マグネット付)

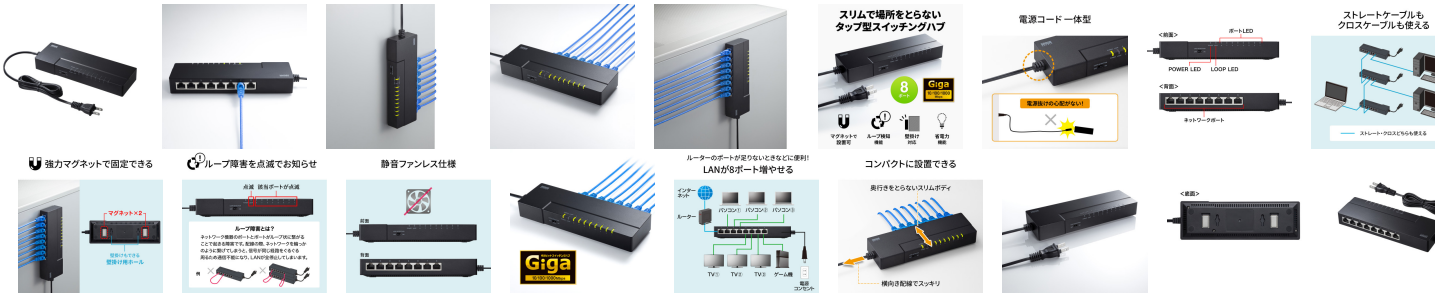

販売価格	14,600円(税抜)／16,060円(税込)		
カタログ価格	14,600円(税抜)／16,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 10:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1947ページ		



電源コードが一体化されたタップ型でスチール面にも固定できるマグネット搭載のギガビット対応タップ型スイッチングハブ。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	LAN-GIGAT803BK
ポート数	8ポート	準拠規格	IEEE802.3 (10BASE-T) IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3ab (1000BASE-T) IEEE802.3x (Flow control for Full-Duplex)
接続方式	1000BASE-T/100BASE-TX /10BASE-T (RJ-45) AUTO-MDIX	サイズ	197 (W) × 64 (D) × 30 (H) mm
重量	274g	電源	AC100～240V
カラー	ブラック	アクセス方式	CSMA/CD
スイッチング方式	Store&Forward	最大伝送速度	1000Mbps (1000BASE-T)
バッファメモリ	192Kbytes (各ポートに動的割当て)	フローコントロール制御	有り
スイッチファブリック	16Gbps	最大パケット転送能力	11.84Mbps
フィルタリング速度	1488000パケット/秒 (1000Mbps)、148800パケット/秒 (100Mbps)、14880パケット/秒 (10Mbps)	MACアドレステーブル	4K

AutoMDI/MDI-X	対応	オートネゴシエーション	対応
通信モード	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス	ジャンボフレーム	対応
ループ検知機能	ループ検知	入力電圧	AC100～240V 50/60Hz
電源ケーブル長	1.8m	消費電力(最大)	3W
環境条件	使用時温度/0～50℃、使用時湿度/10～90%(結露なきこと)保管時温度/-40～70℃、保管時湿度/5～90%(結露なきこと)	筐体材質	プラスチック
マグネット取り付け	有り	壁掛け用ホールサイズ	W19×D8×H4.4mm
ファン仕様	静音ファンレス	VCCI規格	VCCI Class B
セット内容	本体、壁掛けセット×1、取扱説明書		

電源コードが本体と一体化されたタップ型のため電源抜けの心配がなく安心して設置が可能です。
展示会場やLAN環境の構築・撤去を繰り返す場面においても電源コードの紛失がなくスムーズに設置・撤去が行えます。
1000BASE-T(ギガビット通信)に対応した8ポートスイッチングハブです。
強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。
プラスチックケース採用のスリム&コンパクトデザインなので、設置場所を選びません。
ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。※同機能を持つ他社製品との混在環境では、動作が不安定になる恐れがあります。
ファンレス仕様なので、動作音が静かです。
ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。
接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。
リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載しています。全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大81.4%の省電力が可能です。＜ご注意＞※本製品は通電のみの場合と通信を行っている場合とでは発熱量が異なります。※特に通信を大量に継続して行くと、本体は過熱状態になる場合があります。※風通りの少ない放熱の悪い環境での連続使用は、内部部品の劣化を招き、製品寿命を低下させる恐れがあります。※ご使用になる場合には本体上部に何も乗せず、通風口は10cm以上空間をあけて設置してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.