


品番：EA764BY-72

品名：154.5x85x26mm [8ポ-ト]スイッチングハブ



販売価格	13,600円(税抜) / 14,960円(税込)		
カタログ価格	13,600円(税抜) / 14,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/06 14:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

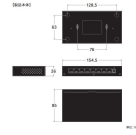

全ポート2.5Gbpsに対応した8ポートのスイッチングハブ

仕様

メーカー	エレコム	型番	EHC-Q08MA2-HB
ポート数	8	規格	IEEE 802.3bz、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3
接続方式	2.5GBASE-T/1000BASE-T /100BASE-TX/10BASE-T	電源	AC100~240V±10%(50/60Hz)
スイッチング方式	ストア&フォワード	通信方式	フルデュプレックス、ハーフデュプレックス
フローコントロール制御	IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)	AutoMDI/MDI-X	対応
コネクタ形状	RJ-45×8	適合ケーブル	2.5GBASE-T/1000BASE-T: UTPカテゴリ5e以上、100BASE-TX: UTPカテゴリ5以上、10BASE-T: UTPカテゴリ3以上
バッファメモリー	1Mbytes(各ポートに動的割り当て)	スイッチングファブリック	40.0Gbps
最大パケット転送能力	29.7Mpps	パケット転送速度	3,720,238パケット/秒(2.5Gbps)、1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)

MACアドレス登録数	16,384件(全ポート合計)	ジャンボフレーム	対応 (10Kbytes)
ノンブロッキング	対応	EAP透過機能	対応
BPDU透過機能	対応	ループ検知・防止機能	ループ検知
PoE仕様	非対応	消費電力	7.5W(最大)
発熱量	約27.0kJ/h(最大)	省電力機能	らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)
エネルギー消費効率	0.4W/Gbps	最大実効伝送速度	20.0Gbps
測定時のポート速度とポート数	2.5Gbps:8ポート	冷却ファン	なし
盗難防止	セキュリティスロットなし	設置方法	水平設置、壁掛け、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用)
壁掛け用穴	あり(間隔:76mm)	動作時環境条件	温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
保管時環境条件	温度:-40℃~70℃ 湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)	MTBF	1,288,000時間@25℃、386,000時間@50℃
適合規格	VCCI ClassB	サイズ	154.5(W)×85(D)×26(H)mm(本体のみ)
重量	約340g(本体のみ)	色	ブラック
付属品	専用ACアダプター(約1.8m)1個、ゴム足4個、安全にお使いいただくために1枚		

片手で持てるコンパクトサイズでファンレス設計のため、動作音が気になりません。

静音性を重視する家庭やオフィスでの使用に最適。

ループ検知機能を搭載。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。

メイン基板に高分子アルミ固体電解コンデンサーを使用し、長寿命設計を実現。

ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。

らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現。

EU RoHS指令準拠

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.