


品番 : EA764C-0.5

品名 : 0.5m モジュラーコード(6極2芯)

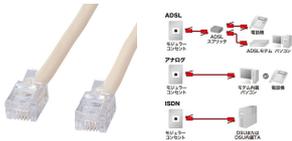

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,260円(税抜) / 1,386円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,260円(税抜) / 1,386円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/04/13 01:59現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1921ページ | | |



ノイズに強いシールド付ツイストモジュラーケーブル

仕様

| | | | |
|----------|------------------|-------|-------------|
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TEL-ST-05N2 |
| 規格 | 6極2芯 | 長さ(m) | 0.5 |
| 厚さ・幅 | 3.3mm・5.1mm | カラー | アイボリー |
| モジュラープラグ | 両端6極4芯コネクタ(RJ11) | | |

電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。

ノイズに強い厚み3.3mmシールド付きツイストモジュラーケーブル。

ADSL・高速通信に最適です。ノイズに強いシールド付きツイストモジュラーケーブルを使用しているので高速通信に最適です。

ISDN機器にも対応しています。ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する場合にも使用できます。

NTT端子結線に準拠して、両端のプラグは一方が逆さまに取り付けられています。※NTT端子結線準拠ではない6極2芯の機器には使用できません。

<使用上の注意>※ケーブルの抜き差しの際にはプラグのツメを押し込んだ状態で行ってください。ケーブルを強く引っ張ると断線の原因になります。※ケーブルをステイプルや釘などで固定しないでください。※ケーブルを動かした際にノイズが入ったり音声がとぎれたりする場合には断線の可能性があります。ご使用を中止し、新しいものと交換してください。※本製品は屋内用です。

代替品

| | |
|------|-------------|
| 品番 | EA764C-100C |
| コメント | |



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.