


品番：EA764CG-33

品名：3m 光ファイバーケーブル(LCSC/シングルモード)

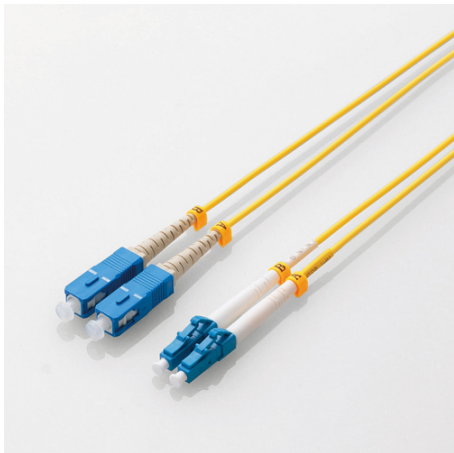

販売価格	6,650円(税抜) / 7,315円(税込)		
カタログ価格	6,650円(税抜) / 7,315円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/30 13:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1908ページ		



外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号転送が可能な光ファイバーケーブル(LC-SCコネクタ/シングルモードSM)

#### 仕様

メーカー	エレコム	型番	OC-LCSC1/3
ファイバータイプ	シングルモード	コネクタ形状	LCコネクタ×2-SCコネクタ×2
長さ(m)	3	ケーブル径	φ 2.0mm
光ファイバーコア径	9μm	光ファイバークラッド径	125μm
芯数	2	適合規格	1000BASE-LX、10GBASE-LR
材質	PVC		

光で信号を伝送し、大容量のデータ伝送が可能な光ファイバーケーブルです。

外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号転送が可能です。

取り外し可能なプッシュプル方式のLC/SCコネクタです。

伝送損失が低く、広帯域にて高品質かつ安定した通信が可能なシングルモード(SM)光ファイバーです。

安心の国内全数検品および端面清掃、シリアルナンバー管理製品です。

自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

代替品



品番 EA764CG-35

コメント 長さ:5m

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.