


品番 : EA765MA-91

品名 : 15mmx 8.0m セロテープ[R](テイ入ヘンサ-付)

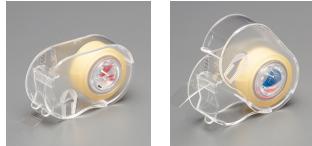

販売価格	250円(税抜)／275円(税込)		
カタログ価格	250円(税抜)／275円(税込)		
在庫数	最新在庫: 27 (2026/02/05 23:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1806ページ		



ケースをスライドさせて開閉する収納カッター。  
ホコリが付きにくいので、保管性・携帯性抜群。  
テープの切り口がまっすぐきれい。

#### 仕様

メーカー	ニチバン	型番	TC-15SAC
商品名	セロテープ	サイズ(W×D×H)mm	68×22×120
重量(g)	40	材質	セロハン
テープ長	8m	テープ幅	15mm
厚さ	0.05mm	内芯径	25mm

封筒などの封かん、メモなどの仮止め、工作用、ポスター貼り、包装作業用に。

ケースをスライドさせるだけで、すぐにセロテープ(R)が使える収納カッターフィルムセロテープ(R)です。

新カッターナイフを採用し、テープの切り口がまっすぐきれいに切れます。

保管性・携帯性に優れ、テレワーク・フリーアドレスのおともにも最適。

刃はプラスチック刃です。

バイオマスマーク認定商品。

軽い力で左右のパーツを外すことができるので、テープの詰め替えが簡単です。

本体表面はキズや指紋が目立ちにくく、高級感のあるシボ加工(凹凸模様)を施しました。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.