


品番：EA765ME-41

品名：0.3mm 製図用シャープペンシル(シルバー)

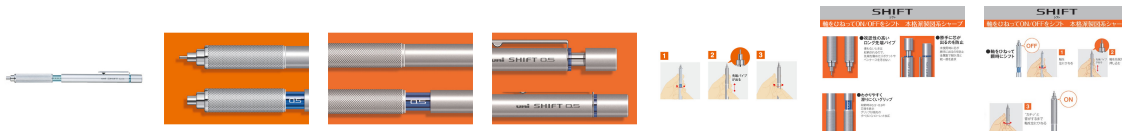

販売価格	1,000円(税抜) / 1,100円(税込)		
カタログ価格	1,000円(税抜) / 1,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/04 15:32現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1790ページ		



#### 仕様

メーカー	三菱鉛筆(uni)	型番	M31010.26
商品名	シフト	色	シルバー
ポイントカラー	水色	機構	ノック式
芯径	0.3mm	サイズ	φ9.5×11.9×144mm
重量	20.1g	軸仕上	軸:ABS樹脂+塗装 グリップ:ローレット加工+メッキ
入数	1本		

本格派製図系シャープ

ロング先端パイプ、金属を削りだしたローレット加工グリップ、メタルクリップなど、製図用シャープとしての特長に加え、ON/OFFの切り替えを可能とするシフト機構を搭載しました。

硬度HBの芯が入っています。

回転ロック機構付きで未使用時の芯出しを防止します。

視覚性の高いロング先端パイプ  
使わないときは先端パイプが収納されるので、先端を傷めたりポケットやペンケースを汚しません。

わかりやすく滑りにくいグリップ  
収納時は0.3の芯径を表示。グリップは指先のすべりにくいローレット加工になっています。

勝手に芯が出るのを防止

未使用時に芯が勝手に出るのを防止。金属製で耐久性と統一感を追求した軸デザインです。

軸をひねって瞬時にシフト

①軸を左にひねる ②軸を先端方向へ押し込む ③“カチツ”と音がするまで軸を左にひねる

低重心設計

シャープペンの先端方向に重心があるため、安定した書きやすさを実現しています。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.