
 


品番：EA765MF-62C

品名：0.5mm[HB]シャープペンシル替芯(40本/10パック)

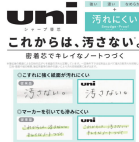

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,820円(税抜) / 2,002円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,820円(税抜) / 2,002円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/04/06 03:22現在) | | |
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 |
| カタログページ | 1780ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|------------|--------|---------------|
| メーカー | 三菱鉛筆 (uni) | 型番 | ULS0540HB |
| 硬度 | HB | 芯径 | 0.5mm |
| 芯長 | 60mm | ケースサイズ | 縦76×横20×厚さ7mm |
| 入数 | 40本×10パック | | |

こすれに強くノートをキレイに保つ密着芯

デザイン性と機能性を兼ね備えたスライド式ケースで芯が取り出しやすい

くっきり濃いのに汚れにくい

独自成分配合により芯粉が紙面に高密着。くっきり濃い文字を書くことができ、かつ、こすれに強いいため筆記後のノートをキレイに保ちます。

紙面同士の擦過や手の接触による紙面の汚れを抑制するため、何度も見返すノート作りに最適なシャープ替芯です。

蛍光ペンなどのマーカーを引いても、芯粉の広がりや抑制するので文字がにじみにくく紙面を汚しません。

マーカーのペン先に付着する芯粉による汚れも軽減します。

芯粉を紙面に密着させる「スマッジプルーフ製法」により、汚れを抑制します。

ナノダイヤ配合により「強い」「濃い」「なめらか」を高い水準で実現しています。

あえて中身を見せない不透明でマットな質感を採用し、芯径を問わず生活空間になじむオフホワイトを基調としたデザインのシンプルで飽きのこないケースです。

ケース中央には円形のくぼみがあることで視覚的なアクセントとなると同時に、スライドしてケースを開閉する際の指掛かりにもなります。

機能的でスタイリッシュなスライド式ケースは、上下にスライドさせることで開閉します。
大きく開くためケースを逆さにせず芯を取り出せます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.