


品番：EA765MG-341

品名：0.5mm シャープ・ボールペン(黒・赤・青・緑/ブラック)

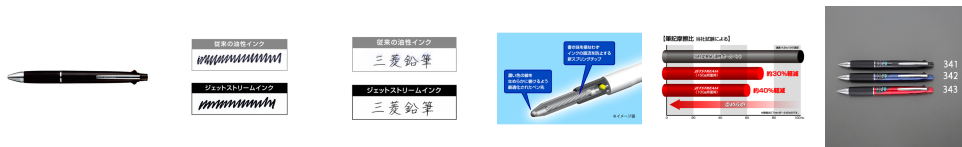

|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,000円(税抜) / 1,100円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 1,000円(税抜) / 1,100円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 43 (2026/04/06 05:10現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1779ページ                       |      |   |



### 仕様

|       |                |        |  |
|-------|----------------|--------|--|
| メーカー  | 三菱鉛筆(uni)      | 型番     | MSXE510005P24                                |
| 商品名   | ジェットストリーム      | ボディカラー | ブラック   |
| インク色  | 黒・赤・青・緑・シャープペン | 機構     | ノック式   |
| 全長×軸径 | 148.8×13.7mm   | 厚さ     | 18.5mm                                       |
| ボール径  | 0.5mm          | 芯径     | 0.5mm  |
| 重量    | 23.6g          | 軸仕上    | 先軸:真鍮+メッキ、ラバーグリップ付<br>後軸:ABS樹脂+塗装<br>クリップ:鋼材 |
| 入数    | 1本             |        |  |

#### ジェットストリーム

1本でボールペン4色(黒・赤・青・緑)とシャープの機能が揃った多機能ペンです。

#### 超・低摩擦ジェットストリームインク搭載

筆記・携帯にも便利です。

「クセになる、なめらかな書き味。」を実現した、世界初の画期的な新開発インクを搭載し、既存の油性ボールペンと比較して、『JETSTREAM』は筆記速度に関わらず、低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。

新しい色材と顔料を組み合わせることによって、従来のインクの約2倍の黒色密度を実現しました。(黒インク)

新開発のインクは紙にしみ込みやすく、乾きもかなりスピーディです。従来の油性インクにありがちな、描線にふれて手が汚れるといったストレスを軽減しました。

スプリングチップ&ツインボール機構を搭載。さらさらとした低粘度の新インクに対応するため、スプリングチップを内蔵。ペン先のボールを押さえることでインクの直流(ペン先からの漏れ出し)を防ぎました。  
また、ツインボール機構の搭載により、インクの逆流(ペン先方向へ逆らってインクが流れる事)も防いでいます。

シンプルな外観 ビジネスやプライベートに馴染むシンプルな軸色を採用しています。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.