


品番：EA766ZF-92

品名：140x170mm 伸縮式工事用ボード(グリーン)

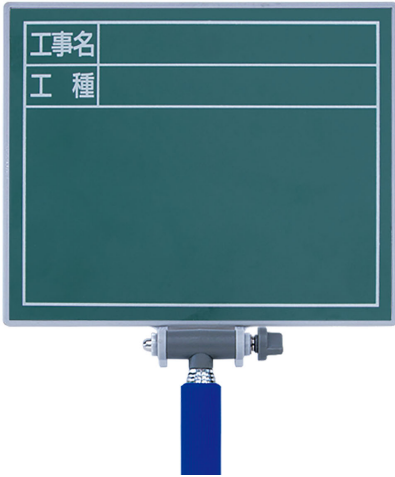

販売価格	4,100円(税抜) / 4,510円(税込)		
カタログ価格	4,100円(税抜) / 4,510円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/29 11:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2268ページ		



仕様

メーカー	シンワ測定	型番	77712
ボードサイズ(mm)	140×170	伸縮サイズ(mm)	198～755
折り畳みサイズ	198×176×30mm	材質	スチールボード、スチールシート:鉄 フレーム、ジョイント、固定ネジ、キャップ、マーカーホルダー:ABS樹脂 伸縮部:真ちゅう グリップ:シリコンゴム 磁石:ネオジム
重量	173g	付属品	・スチールボード ・ボードマーカー ・ボードイレーザ ・マーカーホルダー(適合ペン径: 10～12mm)
用途	・現場記録写真撮影に。 ・1人作業や省力化に。 ・狭所での撮影に。		

写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。

マーカーホルダーをフレーム裏側の任意の場所に貼り付け、専用マーカーを固定して保管できます。

任意の角度でガッチリ固定できます。

マグネット式で楽に交換できます。

握りやすく滑りにくいゴム素材のグリップを採用しました。

裏面にスチールシート付で、自作のマグネットシートを貼って保管できます。

3段階で伸縮します。

畳んでコンパクトに収納できます。

ストラップ穴付です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.