


品番 : EA770TA-2

品名 : O₂,CO 燃焼排ガス分析計(プローブ一体型)

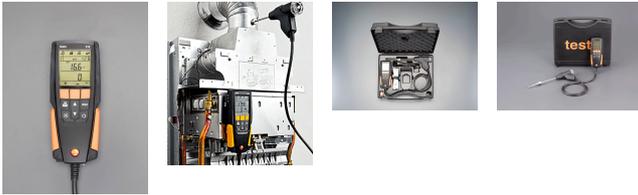

販売価格	98,000円(税抜) / 107,800円(税込)		
カタログ価格	98,000円(税抜) / 107,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/05 16:05現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



仕様

メーカー	テスター (testo)	型番	05633100 (testo310)
プローブ一体型			
測定対象	排ガス温度、大気温度、ドラフト圧、差圧、O ₂ 、CO、大気CO	対象燃料	天然ガス、LPGプロパン、ブタン、燃料油、灯油、重油、木材パレット
測定範囲	O ₂ : 0~21vol%、 CO: 0~4000ppm、 温度: 0~+400℃ (排ガス) -20~+100℃ (大気)、 差圧: -40~40hPa、 ドラフト圧: -20~+20hPa	分解能	温度: 0.1℃ ドラフト圧、差圧: 0.1hPa C ₂ : 0.1Vol. % CO: 1ppm
精度	O ₂ : ±0.2Vol% CO: ±20ppm (0~400ppm) 測定値の±5% (401~2000ppm) 測定値の±10% (2001~4000ppm) 排ガス温度: ±1℃ (0~100℃) 測定値の±1.5% (100.1~400℃) 大気温度: ±1℃ 差圧: ±0.5hPa ドラフト圧: ±0.03hPa (-3.00~+3.00hPa) 測定値の±1.5% (その他の範囲)	演算機能	燃焼効率、空気比、排ガス損失、CO ₂ 濃度
ディスプレイ	白黒、2ライン (バックライト付き)	電源	リチウムイオン充電式バッテリー
サイズ	201×83×44mm	重量	約700g

付属品	本体、シリコンチューブ、ACアダプター、アタッシュケース、交換フィルタ	電池寿命	約8時間
給湯器、厨房設備等のメンテナンス・省エネ対策に			
小型ボイラーや厨房設備の排ガス残酸素量測定や一酸化炭素測定に適しています			
ドラフト圧、差圧測定標準搭載			
センサリセットは30秒で完了			
堅牢な構造			

代替品

	<p>品番 EA770TA-2A</p> <p>コメント 変更点:外観・重量・ディスプレイ等</p>
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.