


品番 : EA770TA-2A

品名 : O<sub>2</sub>,CO 燃焼排ガス分析計(プローブ一体型)

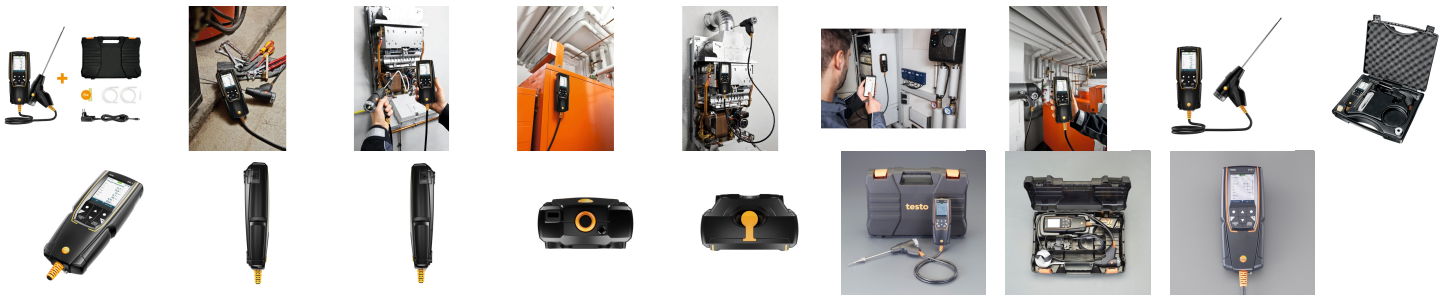

販売価格	126,000円(税抜) / 138,600円(税込)		
カタログ価格	126,000円(税抜) / 138,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/08/03 22:26現在)		
商品入数	1	販売単位	SET
カタログページ	0779ページ		



仕様

メーカー	テスター (testo)	型番	05633104 (testo310 II)
測定対象	O <sub>2</sub> , CO, 排ガス温度, 周囲温度, ドラフト圧, 差圧	測定範囲	O <sub>2</sub> : 0~21Vol%, CO: 0~4000ppm, 排ガス温度: 0~+400℃, ドラフト圧: -20~+20hPa, 差圧: -40~40hPa, 周囲温度: -20~+100℃, 周囲CO: 0~4000ppm
分解能	O <sub>2</sub> : 0.1Vol%, CO・周囲CO: 1ppm, 排ガス・周囲温度: 0.1℃ ドラフト圧: 0.01hPa, 差圧: 0.1hPa	精度	O <sub>2</sub> : ±0.2vol%, CO・周囲CO: ±20ppm (0~400ppm), ±5%(401~2000ppm), ±10%(2001~4000ppm), 排ガス温度: ±1℃(0~100℃), ±1.5%(100℃以上) ドラフト圧: ±0.03hPa(-3.00~+3.00hPa), ±1.5%(その他の範囲) 差圧: ±0.5hPa, 周囲温度: ±1℃
演算機能	CO <sub>2</sub> , O <sub>2</sub> 換算, 燃焼効率, 空気比, 排ガス損失, CO/CO <sub>2</sub> 比	ディスプレイ	カラーディスプレイ
電源	リチウムイオン充電式バッテリー	サイズ	本体: 83(W)×44(D)×201(H)mm

			プローブシャフト: φ6×180mm
重量	660g	付属品	圧力測定用チューブ、フィッティング コーン、アタッチケース、スペアフィル タ×5、ACアダプタ、USBケーブル、出 荷検査書
電池寿命	約8時間	動作温度	-5~+45℃
保管温度	-20~+50℃		
プローブ体型			
小型ボイラーや厨房設備のメンテナンスに			
日本語対応のカラーディスプレイを搭載し、簡単な操作で、スピーディな測定を実現します。			
必要に応じてスマートフォンのアプリとBluetoothでつながり、測定結果の記録や文書化にも対応します。			
排ガスプローブ付			
毎日の厳しい使用環境に耐える堅牢なボディ			
わずか30秒でセンサのゼロ調整を実行			
素早く簡単に排水が可能な本体内蔵ドレンタンク。			
背面マグネット付			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.