


品番：EA780BR-1B

品名：レーザーライン

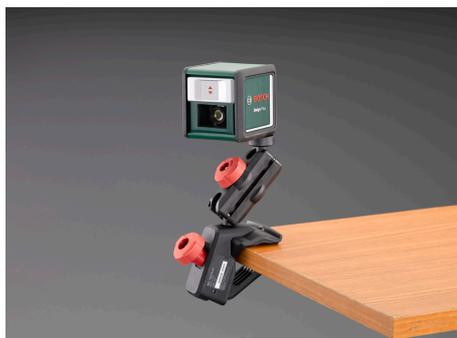

販売価格	10,400円(税抜) / 11,440円(税込)		
カタログ価格	10,400円(税抜) / 11,440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/22 16:52現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0736ページ		



#### 仕様

メーカー	ボッシュ	型番	QUIGOPLUS
光源	レーザーダイオード	レーザー	垂直・水平ライン(同時照射のみ)
波長	635nm	出力	1mW以下(クラスII)
照射範囲	7m以内(照射対象壁面まで)	精度	水平・垂直±0.8mm/m
自動補正範囲	±4°	連続照射時間	約5時間
機能	マーキングポイント	電源	単4電池×2本(別売)
サイズ	65(W)×65(D)×65(H)mm	重量	270g(電池含む)
付属品	マルチマウントクリップMM2/N型、 アダプタープレート、 ターゲットプレート		

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.