 


品番：EA780KA-1



品名：レーザーライン (レッドレーザー)



販売価格	34,900円(税抜)／ 38,390円(税込)			
カタログ価格	34,900円(税抜)／38,390円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 （2025/05/21 22:42現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0737ページ			



付属品(共通)
ACアダプター
取付用プレート
六角レンチ

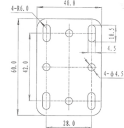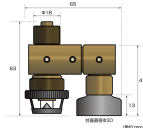

仕様

メーカー	ムラテックKDS	型番	LLP-5C
レーザー色	レッド	ライン	垂直・水平
使用距離	屋内最大10m程度(受光器使用不可)	指示精度	±1mm/5m(直線性)
線幅	約2mm/5m	調整範囲	360°上下左右にわたって微調整可
波長	638nm	レーザー出力	1mW以下
電源	ACアダプター(電池使用不可)	サイズ	65(W)×35(D)×63(H)mm
重量	170g	付属品	ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ、取扱説明書
光源	可視光半導体レーザー	レーザー照射角	約130°
動作温度範囲	-5℃～+45℃	連続使用時間	約8時間(連続8時間以上の使用は機器が破損する恐れがありますのでご注意ください)
磁束密度	3200ガウス	防塵・防滴	IP54
用途	・石膏ボードや木材等の切断の際の目印 ・位置あわせガイド ・機械設置の際の位置表示 ・傾斜(斜め)取付	ケーブル長	本体:約0.65m、 ACアダプター:約1.6m

材質	本体: 鋳物		
レーザークラス2 (JIS C 6802:2014)			
マグネット台座			
回転部3カ所 (上下、左右、角度)			
マーキングできない場所にレーザーでガイドラインを表示			
壁際でのレーザー照射に (壁際約5mmの照射可能)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226 (代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.