


品番：EA780KA-11

品名：レーザーライン[レッドレーザー]

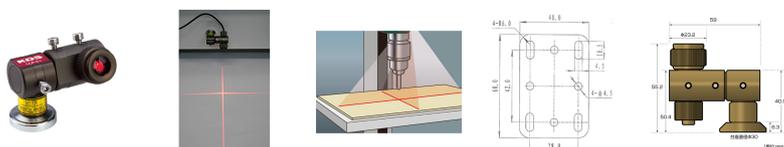

販売価格	33,900円(税抜) / 37,290円(税込)		
カタログ価格	33,900円(税抜) / 37,290円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/02 02:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0726ページ		



仕様

メーカー	ムラテックKDS	型番	LLP-5+
レーザー色	レッド	ライン	十字
到達距離	最大10m	指示精度	±1mm/5m(直線性)
波長	635nm	出力	1mW以下
電源	AC100Vアダプター	サイズ	60(W)×55(D)×40(H)mm
重量	167g(本体のみ)	付属品	ACアダプター、六角レンチ、取付用プレート
光源	赤色半導体レーザー	レーザー照射角	約130°
調整範囲	360°、上下・左右全周にわたって微調整可	動作温度範囲	-5℃～+45℃
ライン幅	約2mm/5m(センターで約2mm、エンドで約1mm) ※本機はレーザーポイントを引き延ばして照射する構造のため、照射した中心点が最大で太く、両端にいくに従って細くなります。	連続使用時間	約8時間(※連続8時間以上の使用は機器が破損する恐れがありますのでご注意ください)
磁束密度	3200 Gauss	防塵・防滴	IP54
用途	・石膏ボードや木材等の切断の際の目印	ケーブル長	本体:約0.65m、 ACアダプター:約1.6m

- | | | |
|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">・位置あわせガイド・機械設置の際の位置表示・傾斜(斜め)取付 | |
|--|--|--|

2ライン

3箇所回転部があるため、上下左右360°あらゆる方向にラインを照射できます。

台座がマグネットになっているため、取付が簡単です。

マーキングできない場所にレーザーでガイドラインを表示

レーザークラス2(JIS C 6802:2005)

※十字線のみ照射になります。(直線のみへの切替はできません)

※ビームをのぞき込まないこと

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.