


品番：EA780T-15

品名：レーザー墨出し器

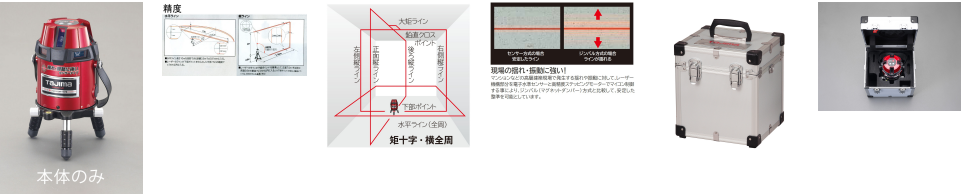

販売価格	149,000円(税抜)／163,900円(税込)			
カタログ価格	149,000円(税抜)／163,900円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/14 08:50現在)			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ				



仕様

ライン方向	垂直・水平・直角・鉛直点・地墨	使用距離	20m(受光器使用で)
指示精度	水平・垂直:±1mm/7.5m、 直角:90°±(2mm/7.5m)、 鉛直点:±1mm/3m、 左右通り:±2mm/15m	照射ライン精度	±0.81mm/10m
線幅	約2.5mm/7.5m	自動補正範囲	±2°(範囲外はレーザーライン消灯)
波長	ライン:635nm、 下部ポイント:650nm	輝度	250μW
パルス幅	50μsec(省電力)、 90μsec(高輝度)	レーザー出力	2.5mW以下(クラス1M)
制動方式	電子二軸センサー方式		
防塵・防水設計			
使用温度	-5℃～40℃	連続使用時間	省電力モード:約6.5時間、 高輝度モード:約3時間
電源	単3電池×4(付属)	電池寿命警告	レーザー光点滅 (30秒間点滅後自動的に電源OFF)
サイズ	φ126×204(H)mm	重量	本体:約1250g(電池含む)
ライン出射角	縦ライン:130°、水平ライン:360°	微調整範囲	360°

付属品	アルミケース、ショルダーベルト	
精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能		
高輝度モードでも受光器に対応しています。 (省電力は20m、高輝度は10mまで)		
250 μ Wの高輝度を実現		
センサー制御方式なので安定した整準が可能です。振動の多い現場や、高い精度が求められる場面に最適です。		
レーザーがフルラインなので、便利な使い方で作業時間の短縮が可能です。		
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.