


品番：EA780T-2A

品名：レーザー墨出し器



販売価格	123,000円(税抜) / 135,300円(税込)		
カタログ価格	123,000円(税抜) / 135,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/04 14:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

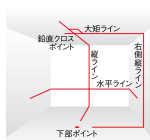

#### 仕様

ライン	垂直・水平・直角・鉛直点・地墨	使用距離	20m(受光器使用で)
指示精度	水平・垂直:±1mm/10m、 直角:90°± (2mm/10m)、 鉛直点:±1mm /5m	照射ライン精度	±0.61mm/10m
線幅	約3mm/10m	自動補正範囲	±2° (範囲外はレーザーライン消灯)
制動方式	マグネットダンパー方式	波長	ライン:635nm、 下部ポイント:650nm
レーザー出力	2.5mW以下(クラス1M)	連続使用時間	輝度モード:約11時間、 通常モード:約22時間
電池寿命警告	レーザー光点滅 (30秒間点滅後レーザー消灯、 スイッチLEDのみ点滅)		
防塵・防水設計			
使用温度	-5~40℃	電源	単3電池×4本(付属)
サイズ	φ121×196(H)mm	重量	約1200g(電池含む) ケース収納時:約 2450g

微調整範囲	10m先で±320mm	付属品	アルミケース、ショルダーベルト
メーカー従来比2倍の高輝度レーザーです。			
輝度300μWの明るさ。			
壁際5cmのレーザー射出が可能。			
受光器	EA780T-10(別売)		

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.