


品番：EA780TA-1S

品名：[充電式]レーザー墨出し器(三脚・受光器セット)

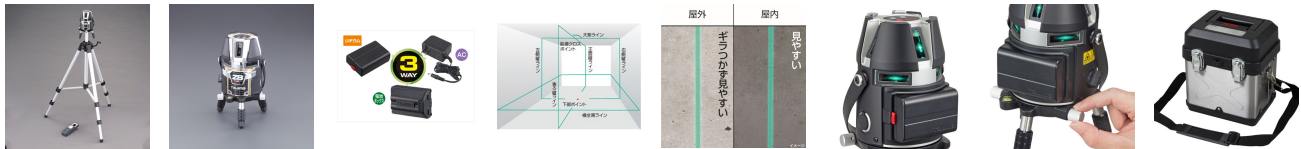

販売価格	196,400円(税抜) / 216,040円(税込)		
カタログ価格	196,400円(税抜) / 216,040円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/01 10:07現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0726ページ		



仕様

メーカー	TJMデザイン (TaJlma)	型番	ZEROBL-KJCSET
仕様	レーザー墨出し器・三脚・受光器セット	ライン	垂直・水平・直角・鉛直点・地墨
使用距離	1~20m(受光器)	指示精度	水平・垂直:±1mm/7.5m 直角:90°±(2mm/7.5m) 鉛直点:±1mm/3m
線幅	約3.0mm/7.5m	鮮視度	セーブモード:150 ジャストモード:300
電源	リチウムイオン充電電池(付属) ACアダプター(別売) 単3型電池アダプターボックス(別売)	連続使用時間	(縦ライン4本使用時) セーブモード:約14時間 ジャストモード:約8時間
自動補正範囲	±2°	波長	ライン:505nm ポイント:650nm
レーザー出力	4.5mW以下	レーザー安全基準	クラス2M
サイズ	φ126×208(H)mm	重量	1.28kg
材質	外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス 内装:アルミ、銅、真鍮、ABS、PCB	付属品	充電用ケーブルセット、ショルダーベルト、専用キャリングケース、レーザーレシーバー用ケース

防塵・防水設計(受光器はIP54相当)

ジンバル式(磁気制動方式)

精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付き

正面と右側縦・前横ラインのみ同時照射可能

屋外・屋内でも見やすく長時間の作業でも目に優しいラインです。

レーザー光点滅30秒間点滅後レーザー消灯、ラインLEDのみ点滅

頑丈なステンレス製キャリングケース付き

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.