



品番 : EA780TA-3S

品名 : レーザー墨出し器(三脚・受光器セット)

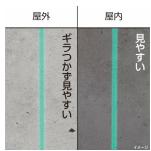

| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 138,300円(税抜)／152,130円(税込) | | |
| カタログ価格 | 138,300円(税抜)／152,130円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/02/22 09:17現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
| カタログページ | 0726ページ | | |

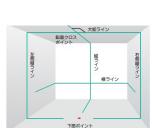

仕様

| | | | |
|---------------|---|----------|---|
| メーカー | TJMデザイン(Tajima) | 型番 | ZEROB-KYRSET |
| 仕様 | レーザー墨出し器・三脚・受光器セット | ライン | 水平・垂直(正面縦・両縦)・直角・鉛直・地墨 |
| 使用距離 | 1~20m(受光器) | 指示精度 | 水平・垂直:±1mm/7.5m 直角:90°±(2mm/7.5m) 鉛直点:±1mm/3m |
| 線幅 | 約3.0mm/7.5m | 鮮視度 | セーブモード:150 ジャストモード:300 |
| 電源 | 単3形乾電池×4本(付属) | 連続使用時間 | (縦ライン3本使用時) セーブモード:約6時間 ジャストモード:約3時間 |
| 自動補正範囲 | ±2° | 波長 | ライン:505nm ポイント:650nm |
| レーザー出力 | 4.5mW以下 | レーザー安全基準 | クラス2M |
| サイズ | φ 112×174(H)mm | 重量 | 1.03kg |
| 材質 | 外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス 内装:アルミ、銅、真鍮、ABS、PCB | 付属品 | 専用キャリングケース・ショルダーベルト、レーザーレシーバー用ケース |
| 防塵・防水設計 | | | |
| ジンバル式(磁気制動方式) | | | |

精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付き

正面縦と横ラインのみ同時照射可能

屋外・屋内でも見やすく長時間の作業でも目に優しいラインです。

レーザー光点滅30秒間点滅後レーザー消灯、ラインLEDのみ点滅

頑丈なステンレス製キャリングケース付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.