


品番：EA780TA-5

品名：レーザー墨出し器

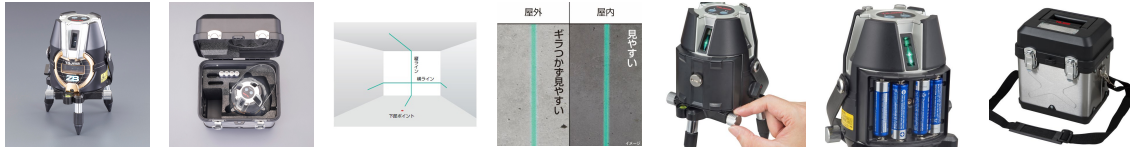

販売価格	73,600円(税抜) / 80,960円(税込)		
カタログ価格	73,600円(税抜) / 80,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/01 10:05現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0726ページ		



仕様

メーカー	TJMデザイン (Tajima)	型番	ZEROB-TYZ
仕様	本体のみ	ライン	垂直・水平・鉛直点・地墨
使用距離	1~20m(受光器)	指示精度	水平・垂直:±1mm/7.5m 直角:90°±(2mm/7.5m) 鉛直点:±1mm/3m
鮮視度	セーブモード:150 ジャストモード:300	電源	単3形乾電池×4本(付属)
連続使用時間	(縦ライン1本使用時) セーブモード:約13時間 ジャストモード:約8.5時間	自動補正範囲	±2°
波長	ライン:505nm ポイント:650nm	レーザー出力	4.5mW以下
サイズ	φ112×174(H)mm	重量	1kg
材質	外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス 内装:アルミ、銅、真鍮、ABS、PCB	付属品	専用キャリングケース、ショルダーベルト

防塵・防水設計

ジンバル式(磁気制動方式)

精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付き

屋外・屋内でも見やすく長時間の作業でも目に優しいラインです。

レーザー光点滅30秒間点滅後レーザー消灯、ラインLEDのみ点滅

※組み合わせる商品は下記のその他関連商品をご参照ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.