


品番：EA780XP-33

品名：φ32x185mm グリーンレーザーポインター(防水)

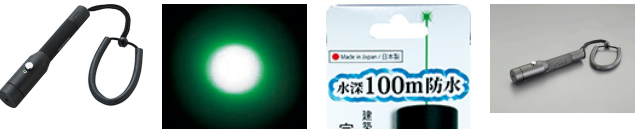

販売価格	53,000円(税抜)／ 58,300円(税込)		
カタログ価格	53,000円(税抜)／58,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/18 14:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	ムラタ電気工業株式会社	型番	WPGX8
グリーン可視光DPSSレーザー			
出力	最大1mW(クラス2)	波長	532nm
到達距離	約200m(夜間照射時)	電源	単3電池×2本(付属)
サイズ	φ32×185mm	重量	約285g(電池含)
材質	本体:アルミニウム、ボタン・インジケータ:真鍮		
ラバーストラップ付			
赤色光より約8倍明るい532nm緑色光レーザーです。			
水深100mまで使用可能			
ビーム径	ドット:約5mm(3m先)		
防塵・防水			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

代替品

	品番	EA780XP-36
--	----	------------



コメント 仕様ご確認下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.