


品番：EA780XP-37

品名：φ13.2x160mm グリーンレーザーポインター(変換プリズム)



販売価格	15,600円(税抜)／17,160円(税込)		
カタログ価格	15,600円(税抜)／17,160円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/05/22 21:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1908ページ		

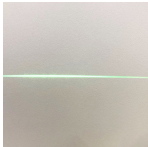

仕様

メーカー	ムラテックKDS	型番	LPG-1L
ビーム径	約5mm(3m先)	出力	最大1mW(クラス2)
波長	532nm	到達距離	約200m(夜間使用時)
電源	単4電池×2本(付属)	材質	本体:真鍮 スイッチ:ABS樹脂
サイズ	φ13.2×160mm	重量	83g(電池含)
レーザー色	グリーン	伸縮長	160mm
連続使用時間	約4時間	照射形状	ドット・ライン
使用温度範囲	+15°～+35°		
可視光半導体レーザー			
会議やプレゼンテーション、作業指示に			
ドットをラインに変更できる変換プリズム付			
携帯に便利なクリップ付ペンタイプ			
消費生活用製品安全法(PSC)適合品			
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.