


品番 : EA780XP-64

品名 : 13x151x13mm グリーンレーザーpointer

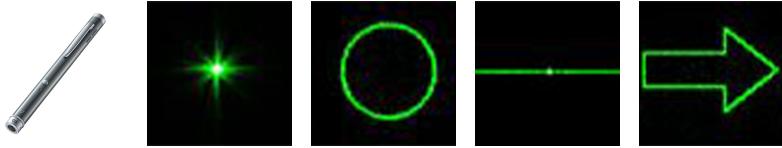

販売価格	16,000円(税抜)／17,600円(税込)		
カタログ価格	16,000円(税抜)／17,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/17 00:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1908ページ		



プレゼンにあわせてレーザー照射形状を4パターン変更できるグリーンレーザーpointer

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	LP-GL1018GY
ビーム径	ドット: 約5mm(3m先)	出力	最大1mW(クラス2)
波長	532nm(緑色光)	到達距離	点型: 200m 丸型、線型、矢印型: 5m
電源	単4電池×2本(付属)	サイズ	Φ13.2×151.5mm
重量	50g	材質	真鍮、ポリカーボネート
ボタン数	1ボタン		

点型、丸型、線型、矢印型の4パターンの照射が可能な緑色光pointer

点型、丸型、線型、矢印型と、レーザー形状を4つに切り替えることができるので、スライドの内容や会場の広さに合わせた効果的なプレゼンができます。レーザー形状は上部のリングを回すだけで簡単に切り替えることができます。

視認性の高いグリーンレーザーを採用しているので遠くからでもすぐにpointerを見つけることができます。

グリーンレーザーの特性上、約200m先まで照射できます。(夜間時)※使用環境により異なります。※点型光以外の図形について、レーザー光の使用可能距離は5m以下になります。

ペン型形状で手になじんで持ちやすく、長時間使用しても手に負担をかけません。

クリップ付きで胸ポケットに取り付けられるので、紛失を防ぎ、必要な時手軽に取り出せます。

消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.