



品番 : EA781BE-1

品名 : 120x72x36mm/40kgf マグネットホルダー/90°

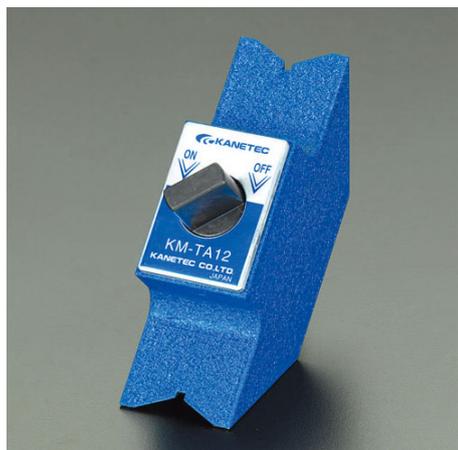

販売価格	35,900円(税抜) / 39,490円(税込)		
カタログ価格	35,900円(税抜) / 39,490円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/22 10:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0092ページ		

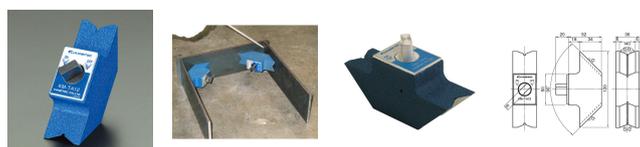

仕様

メーカー	カネテック	型番	KM-TA12
サイズ(W×D×H)mm	120×72×36	吸着力N(kgf)	40
重量(kg)	1	保持角度	90°
溶接の仮押えや、仮組みに使用(平板、パイプなど)			
V溝を持っていますので、平面のほかに一定の円柱曲面へも吸着できます。			
磁力ON/OFF可能			
磁力で強力にワークを吸着・保持します。			
そのままの吸着力では強すぎる場合、アルミなど磁石につかない薄板を貼ることで吸着力を抑えることができます。			
ブロックとしての使用も可能です。			
※長時間熱を加える作業には使用できません。マグネットに高温が加わると磁力は突然低下、又は消滅(消磁)し、吸着物が外れる危険がありますので、ご注意ください。			

代替品

品番	EA781BK-33
コメント	152x152mm 吸着能力/55kg



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.