
 


品番 : EA781DC-1

品名 : 25x25x25mm/117N マグネット(ネジウム)

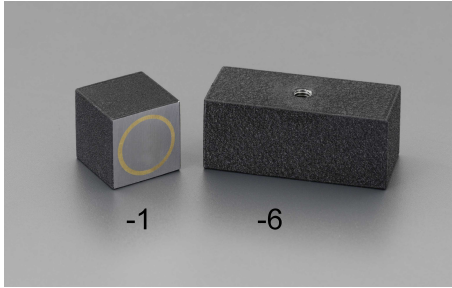

販売価格	1,560円(税抜) / 1,716円(税込)		
カタログ価格	1,560円(税抜) / 1,716円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2026/04/02 08:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1313ページ		



#### 仕様

メーカー	テクノプラン	型番	CPH-S25
サイズ	25×25×25(H)mm	吸着力	117.6N(12kgf)
ネジ穴サイズ	M6×1.0mm 深さ8mm	使用磁石	ネオジウム磁石
使用温度(上限)	120℃	重量	110g
入数	1個		
黒塗装			

#### 代替品

	品番 EA781DA-1 コメント 丸形 重量90g
	品番 EA781DB-1 コメント 丸形 重量90g 珪素コバルト磁石

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

