
 


品番 : EA781DC-2

品名 : 50x50x40mm/490N マグネット(ネジウム)

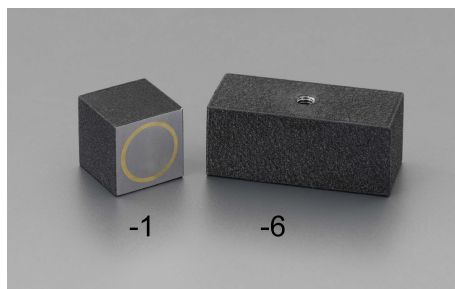

販売価格	3,380円(税抜) / 3,718円(税込)		
カタログ価格	3,380円(税抜) / 3,718円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/02 11:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1313ページ		



#### 仕様

メーカー	テクノプラン	型番	CPH-S50
サイズ	50×50×40(H)mm	吸着力	490N(50kgf)
ネジ穴サイズ	M8×1.25mm 深さ12mm	使用磁石	ネオジウム磁石
使用温度(上限)	120℃	重量	755g
入数	1個		
黒塗装			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.