



品番：EA781EE-71

品名：φ22x6.0mm/M4x0.7雌ネジ / 5kgfマグネット(2個)

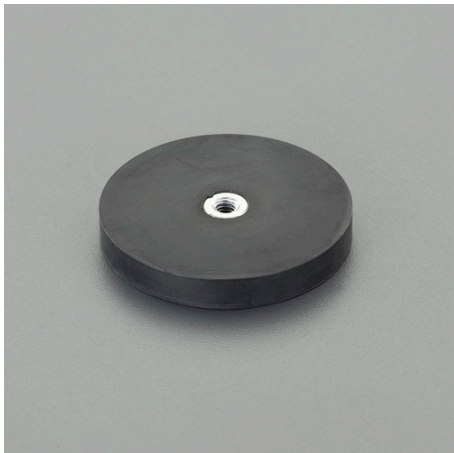

販売価格	6,550円(税抜) / 7,205円(税込)		
カタログ価格	6,550円(税抜) / 7,205円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/05/03 05:47現在)		
商品入数	2	販売単位	PK
カタログページ	1313ページ		

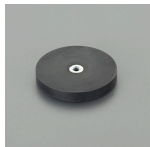

滑りにくく、周りを傷つけないラバーコーティング仕様

#### 仕様

直径	22mm	厚み	6mm
ねじサイズ	M4×0.7	吸着力	5kgf
材質	ネオジウム磁石 コーティング: サントプレーンゴム	使用温度	60℃以下
入数	2個		

雌ねじ付きの強力マグネット

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用

車のボディや塗装面などのデリケートな表面を保護して傷や跡がつきにくい

ラバーコーティングにより、湿度の高い条件下でも優れた防錆効果を発揮

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.