



品番：EA781EE-73

品名：φ66x8.5mm/M5x0.8雌ネジ / 18kgf マグネット(2個)

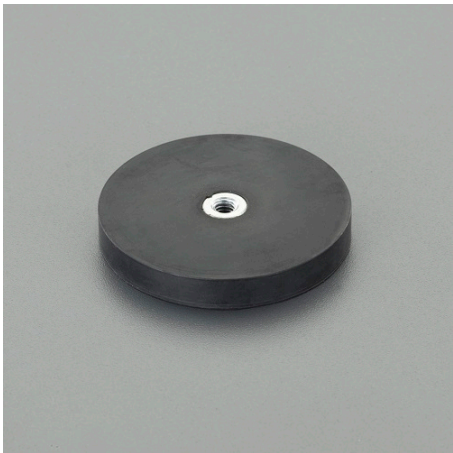

販売価格	14,400円(税抜) / 15,840円(税込)		
カタログ価格	14,400円(税抜) / 15,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/05/03 06:52現在)		
商品入数	2	販売単位	PK
カタログページ	1313ページ		

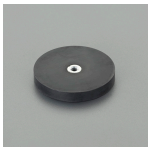

滑りにくく、周りを傷つけないラバーコーティング仕様

#### 仕様

直径	66mm	厚み	8.5mm
ねじサイズ	M5×0.8	吸着力	18kgf
材質	ネオジウム磁石 コーティング: サントプレーンゴム	使用温度	60℃以下
入数	2個		

雌ねじ付きの強力マグネット

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用

車のボディや塗装面などのデリケートな表面を保護して傷や跡がつきにくい

ラバーコーティングにより、湿度の高い条件下でも優れた防錆効果を発揮

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.