

品番：EA781EN-2

品名：φ13x4.5mm/M3/ 25N 強力マグネット



| | | | |
|---------|--------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 530円(税抜) / 583円(税込) | | |
| カタログ価格 | 530円(税抜) / 583円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 115 (2026/04/10 21:57現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1313ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|--------|----|-------------------|
| 直径 | 13mm | 厚み | 4.5mm |
| ねじサイズ | M3 | 重量 | 4.3g |
| 吸着力 | 2.5kgf | 材質 | ネオジウム磁石、軟鋼(垂鉛メッキ) |
| 使用温度 | 80℃以下 | | |

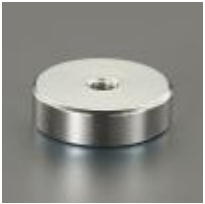
雌ねじ付きの強力マグネット

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用

磁気防止プレート付き

※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。

代替品

| | |
|--|---|
|  | <p>品番 EA781EN-1</p> <p>コメント サイズと磁力をご確認ください。</p> |
| | <p>品番 EA781EN-3</p> <p>コメント サイズと磁力をご確認ください。</p> |



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.