

品番 : EA781EN-2

品名 :  $\phi 13 \times 4.5\text{mm}/\text{M3}/ 25\text{N}$  強力マグネット



販売価格	550円(税抜)／605円(税込)		
カタログ価格	550円(税抜)／605円(税込)		
在庫数	最新在庫: 114 (2025/12/17 10:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1362ページ		



## 仕様

直径	13mm	厚み	4.5mm
ねじサイズ	M3	重量	4.3g
吸着力	2.5kgf	材質	ネオジウム磁石、軟鋼(亜鉛メッキ)
使用温度	80°C以下		

雌ねじ付きの強力マグネット


流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用

磁気防止プレート付き

※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。

## 代替品

	<p>品番 EA781EN-1 コメント サイズと磁力をご確認ください。</p>
	<p>品番 EA781EN-3 コメント サイズと磁力をご確認ください。</p>

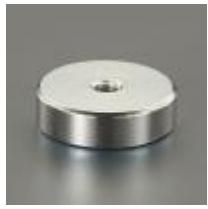

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.