


品番 : EA781EN-6

品名 : $\phi 32 \times 7\text{mm}/\text{M6}/250\text{N}$ 強力マグネット

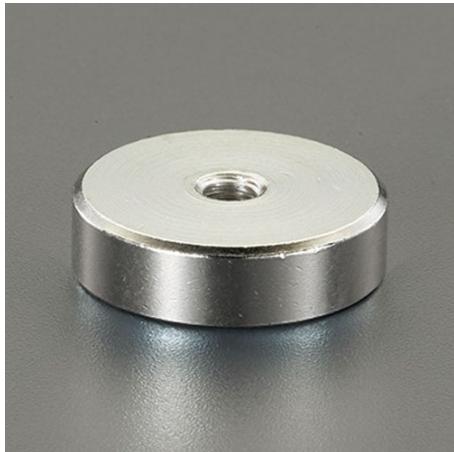

販売価格	2,590円(税抜) / 2,849円(税込)		
カタログ価格	2,590円(税抜) / 2,849円(税込)		
在庫数	最新在庫: 35 (2025/12/17 06:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1362ページ		



ネオジウム磁石
規格: ISO 5083-1
● 未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。

仕様

直径	32mm	厚み	7mm
ねじサイズ	M6	重量	36g
吸着力	25kgf	材質	ネオジウム磁石、軟鋼(亜鉛メッキ)
使用温度	80°C以下		

雌ねじ付きの強力マグネット

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用

磁気防止プレート付き

※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.