 



品番 : EA790MP-3

品名 : トランシーバー[中継器対応/防水・防塵型]



販売価格	11,800円(税抜) / 12,980円(税込)		
カタログ価格	11,800円(税抜) / 12,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/02 04:36現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1950ページ		

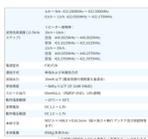

#### 仕様

メーカー	スタンダード(STANDARD)	型番	SR70A-B
送信出力	10mW	連続使用時間	アルカリ電池: 約33時間 ニッケル水素電池: 約39時間
電源	単3電池×1本(別売) (EA758YA-3A)	サイズ	57(W)×16.5(D)×88(H)mm
重量	95g(本体のみ)	カラー	ブラック
通話距離の目安	見通しの良い場所: 約1km~2km 市街地: 約100~200m	付属品	ベルトクリップ 取り付けビス
送受信周波数 (12.5 kHz ステップ)	1ch ~ 9ch : 422.2000MHz ~ 422.3000MHz 01ch ~ 11ch : 422.0500MHz ~ 422.1750MHz  リピーター使用時: 10ch ~ 18ch : 送信 440.2625MHz ~ 440.3625 MHz 受信 421.8125MHz ~ 421.9125 MHz 12ch ~ 29ch : 送信 440.0250MHz ~ 440.2375 MHz 受信 421.5750MHz ~ 421.7875 MHz	電波型式	F3E/F2D

通信方式	単信および半複信方式	受信感度	-8dB $\mu$ V 以下 (@ 12dB SINAD)
スピーカ出力	60mW以上(内部SP @4 $\Omega$ 、10%歪時)	動作温度範囲	-10 $^{\circ}$ C~+ 50 $^{\circ}$ C
定格電圧	DC 1.2 ~ 1.5V	動作電圧範囲	DC 1.0 ~ 1.7V
クラス最薄の16.5mmのスリム・コンパクトボディ			
単3形乾電池1本の省電力設計			
免許・資格不要			
交互通話20ch+中継通話27ch			
IP67			
音声ミュート機能 前面の“MUTE”ボタンをワンタッチで受信中の音声をミュート(消音)することができます			
相手が通信可能範囲にいるかどうかを定期的に確認しアイコン表示と電子音でお知らせ			
158通りの豊富なグループ分け(トーン方式50通り/DCS方式108通り)			
バッテリーインジケータ(電池積算使用时间インジケータ)			
選択呼出し機能			
大型ディスプレイ&チャンネル表示方向設定機能			
イヤホン断線検出機能			
サブチャンネルセレクト機能/オートチャンネルセレクト機能			
秘話モード			
PTTディレイ機能			
受信専用モード			
ワイヤレスクローン機能			
受信チャンネルをサーチするスキャン機能			
エマージェンシー機能			
バックノイズを軽減するコンパンダ機能			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.