


品番：EA800MJ-32C

品名：[N 95] マスク(10枚)

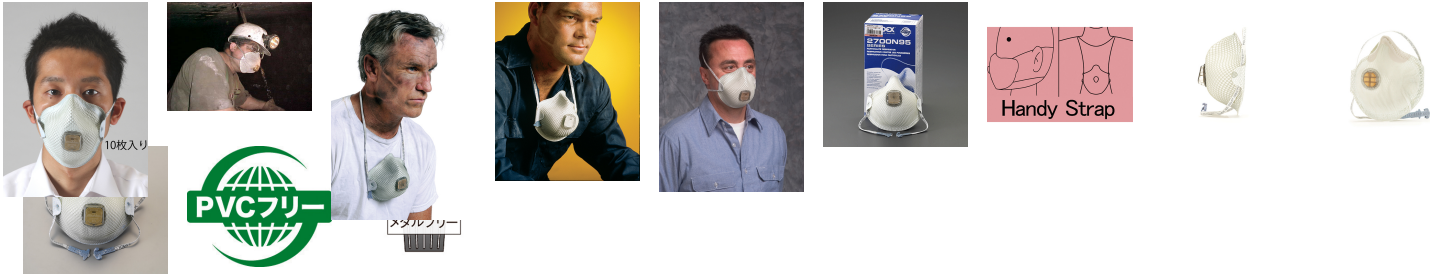

販売価格	5,760円(税抜)／6,336円(税込)		
カタログ価格	5,760円(税抜)／6,336円(税込)		
在庫数	最新在庫: 68 (2024/05/15 11:32現在)		
商品入数	10	販売単位	箱
カタログページ	2271ページ		



未使用時に首に掛けられる排気弁付きの型崩れしにくいフィット感に優れたマスクです

仕様

吸気抵抗(平均実測値)	104Pa以下	排気抵抗(平均実測値)	35Pa以上
入数	10枚入り	捕集効率	95%以上
排気弁付き			
高温多湿での粉塵の多い作業環境に適しています。			
首かけタイプ			
未使用時に首に掛けられる排気弁付きの型崩れしにくいフィット感に優れたマスクです。			
ポリメッシュスケールにより型崩れがしにくく、長持ちします。			
一体成型加工のノーズブリッジ構造			
メタルノーズバンドなしで簡単かつ快適にフィットします。			
顔の輪郭に沿った自然な面体構造が、顔との接点圧力を軽減します。			
PCVフリー商品です。			
(参考)			

N95

アメリカNIOSH(国立労働安全衛生研究所)のマスク用規格N95をクリアし認可を受けた、使い捨てタイプの防塵用高性能マスクです。

Notresistant tooil(耐油性はない)

95%の微粒子(0.3マイクロメートル=3/10000mm以下)捕集効率～を意味しています。

防塵装置の必要な産業用途のほか結核など、院内感染の防止用途にも用いられています。

NIOSHの定めるマスク用規格の中では、最もベーシックなものです。

【使用対象】

油分のない微粒エアゾール(煙霧質)

【使用できないもの】

1. ガス、蒸気、アスベスト、サンドブラスト、ペンキスプレー、危険な蒸気
2. 未知の物質或は人体に危険を及ぼす物質
3. 最大使用濃度を超える物質、或はOSHA(職業安全衛生法・米国)のPEL(許容暴露限界)を10倍した濃度のもの。
4. 油分を含むミスト

【制約事項】

1. 当製品は酸素の供給しませんので、酸素濃度18%未満の場所及び有毒ガスや有毒な蒸気が発生している場所では、絶対に使用しないでください。
2. 身体的ストレス(呼吸困難、めまい、吐き気)がある時は汚染地域に居残らないでください。
3. 当製品が破損したり変形したり、正しく装着できない時、或は呼吸が困難になった場合は、汚染地域から出て、防塵マスクを取替えてください。
4. 製品改造・変更したり、乱暴に扱ったりしないでください。
5. 未使用の防塵マスクは、清潔で乾燥している非汚染地域の箱に保管してください。
6. 各地域の規定、及び関連法規に基づいて破棄してください。
7. 使用済のマスクは廃棄してください。

【取付方法】

1. ストラップの先端を首の後ろで止めてください。
2. 鼻とあごがマスクの中にスッポリはまるように取付けてください。
3. 輪状のストラップを後頭部にかけてください。
4. 使用前に両手でマスクを押さえ深く域を吸込んでください。マスク内で圧力がかかれば正しく着用されています。エア漏れがあるなら再調整してください。
5. 使用しない時は、首の後ろで止めたストラップの先を外すと、首からぶら下げることができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.