


品番：EA800PM-10

品名：#9-#13/ 97x46mm アーク溶接面(収納バッグ付)

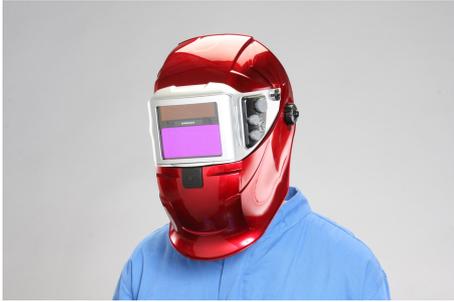

販売価格	45,200円(税抜) / 49,720円(税込)		
カタログ価格	45,200円(税抜) / 49,720円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/07 07:19現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ			



仕様

●溶接用めがね、溶接面は遮光度を確認して頂き、使用範囲を超えた作業環境では絶対に使用しないで下さい。			
メーカー	育良精機	型番	IS-RG50ALN※ESCOオリジナルセット
タイプ	直被り式	レンズサイズ	97×46mm
遮光度	溶接時：#9～#13、通常時：#4	遮光反応速度	約1/25,000秒
使用温度範囲	-5℃～55℃	感度調整	高～低、無段階調節可能
戻り速度	速～遅、無段階調整可能(0.05～0.8秒)	電源	太陽電池+リチウム電池(CR2032)×2個(付属)
重量	610g		
ワンタッチで遮光部分が開口し、保護面としてもお使い頂けます。			
溶接の光をセンサーが感知すると、つまみで設定した遮光度の暗さへ瞬時に切り替わります。			
手棒溶接・半自動溶接・TIG溶接に対応しています。			
収納バッグ付			
巾着袋:材質	ポリエステル	巾着袋:サイズ	430×560(H)mm / 約55L
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

代替品



品番 EA800PM-10A
コメント 変更点:使用温度範囲、外観等

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.