


品番：EA800PS-12

品名：#8-#12 自動遮光溶接面(超高速/クリアビュー)

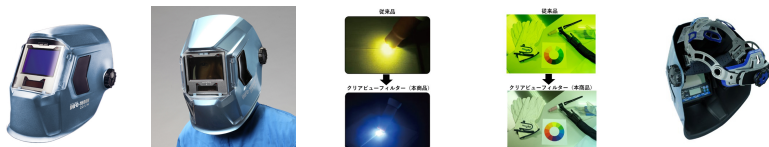

販売価格	54,000円(税抜) / 59,400円(税込)		
カタログ価格	54,000円(税抜) / 59,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/06 11:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0084ページ		



仕様

メーカー	マイト工業	型番	INFO-1600W-C
遮光反応速度	1/25,000秒	レンズサイズ	97×60mm
遮光度	溶接前: #2 WELD: #8~#12 CUT: #4~#8 GRIND: #2(固定) X-MODE: #8~#12	重量	550g
感度調整方式	11段階調整	電源	リチウム電池 (CR-2450) ×1個 (付属) ソーラーパネル併用
戻り時間調整	11段階調整(0.1~1秒)	使用温度範囲	-10~55℃
INFOモード	トータル溶接時間 (ARC TIME) 溶接回数 (ARC COUNT) メモリー機能 (MEMO 1,2)	オートオフ機能	45分以上連続して光の変化がない場合、自動停止

クリアビューフィルターでクリアな視界

熱反射プレートで熱によるトラブルを軽減

広視界/サイドウィンドーで作業性向上

4ヶ所のセンサーでアーク光を感知

耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減

HDVプレート採用で鮮明な視界

新開発液晶クリアビューフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見やすいフィルターです。

直接被るヘッドバンドを装着しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.