


品番：EA800PV-3

品名：245x270x365mm 溶接面

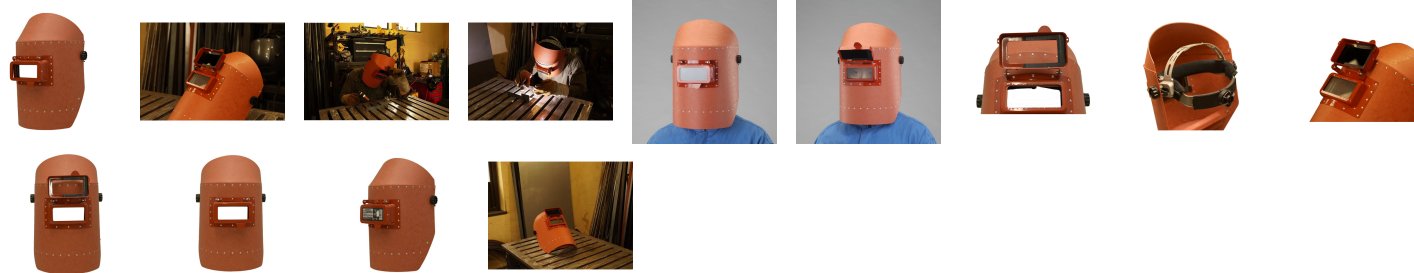

販売価格	5,570円(税抜)／6,127円(税込)		
カタログ価格	5,570円(税抜)／6,127円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/27 13:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	スター電器製造 (SUZUKID)	型番	P-890
レンズサイズ	112×57mm	遮光度	#10
重量	500g	本体サイズ	245 (W) × 270 (D) × 365 (H) mm
付属品	素ガラス・遮光プレート (#10)	適用遮光プレート (オプション)	EA800PW-5～9・-11～-13
開閉部の可動域	180°	材質	パスコ素材
軽量・耐久性に優れたパスコ素材を使用。			
開閉部が180°開く事で跳ね上げ時の重心が安定し、作業負担を軽減し、狭所作業時にも最適です。			
跳ね上げ部の固定をバネからネジに変更した事により、不意な開閉によるガラス破損リスクを低減する安全設計です。			
ヘッドギアには自動遮光面に採用されるヘッドギアを採用しフィット感が良好！			
一般的な遮光プレート、素ガラスの寸法W105×H50に対応			

代替品

	品番	EA800PV-31
--	----	------------



コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.