


品番：EA801-22

品名：1.5-13mm ドリルチャック(ビット交換式)



販売価格	4,470円(税抜)／4,917円(税込)		
カタログ価格	4,470円(税抜)／4,917円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/12/16 21:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0879ページ		

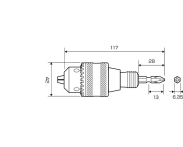

仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	AKL-280E
セット内容	ドリルチャック本体 片頭ビット(+) 2×55mm チャックキー	チャック能力	φ1.5～13mm
六角シャンク	1/4" (6.35mm)	適合サイズ	シャンク部: 対辺6.35mm六角軸ホルダー (全長53mm以上)
材質	本体: 鉄・合金鋼・クロムモリブデンバナジウム鋼・炭素鋼・TPE ビット: クロムモリブデンバナジウム鋼 チャックハンドル: 鉄		
電動ドリルをドリルドライバーに			
丸軸シャンクが掴めるので、ドリルで穴あけや、軸付砥石で研削作業が可能			
開閉にはチャックキーを使用します			
ワンタッチで装着できるロック式ビットホルダー			
シャンクに最適な特殊熱処理ビット採用			
軸部が折れても交換可能(ビット交換式)			
インパクトドライバー対応			

40V対応(18Vにも対応)
RoHS2適合品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.