


品番：EA801AM-2A

品名：13mm/860W 電気ドリル

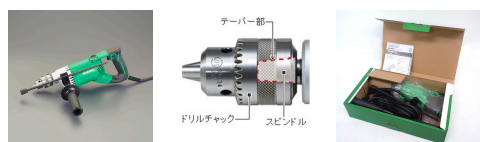

販売価格	32,800円(税抜) / 36,080円(税込)		
カタログ価格	32,800円(税抜) / 36,080円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 02:18現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0824ページ		



#### 仕様

メーカー	HIKOKI	型番	D13SB
電源	100V	電流	9.0A
チャック能力	1.2mm~13mm	消費電力	860W
最大穴あけ能力	鉄工: φ13mm 木工: φ36mm	回転数	1,200min-1(回/分)
質量	2.7kg(コードを除く)	コード長	2心5m
用途	鉄工、木工、穴あけ	仕様	二重絶縁仕様 テーパ式ドリルチャック スピンドルとドリルチャック中心のズレが小さく、高精度の穴あけが可能です。
付属品	チャックハンドル、サイドハンドル、 ストッパ組	替カーボンブラシ	標準付属:EA813HH-7、 ストップカーボン:EA813HH-17

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.