



品番 : EA802K-1

品名 : AC100V/860W パワーミキサー(高粘度用)

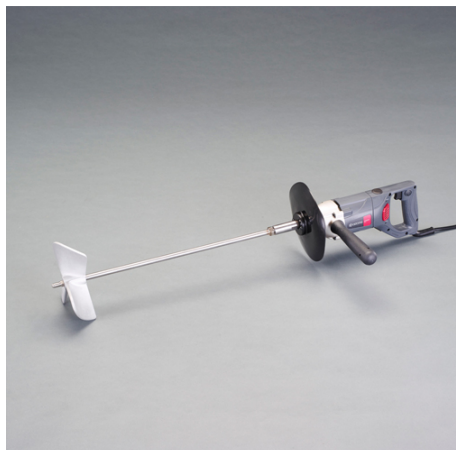

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 25,500円(税抜) / 28,050円(税込) | | |
| カタログ価格 | 25,500円(税抜) / 28,050円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/21 07:40現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0842ページ | | |

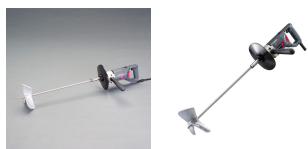

仕様

| | | | |
|----------|-----------------|--------|---|
| メーカー | 京セラ | 型番 | APM311 |
| 名称 | 本体(スクリュー、シャフト付) | スクリュー径 | 180mm |
| 回転数 | 300rpm | 電源 | 100V |
| サイズ | 890×90×138(H)mm | 重量 | 2.7kg |
| コード長 | 2.5m | 付属品 | 3枚羽根アルミスクリュー(径180mm)、ステンレスジョイント、防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ネベ小ネジ(M4×10)、六角ボルト(M6×18) |
| 消費電力 | 860W | | |
| 高粘度材用 | | | |
| 低速型 | | | |
| 二重絶縁 | | | |
| 替カーボンブラシ | EA813RA-14 | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.