


品番：EA809-43A

品名：φ105x2.0mm/M10 ダイヤモンドカッター(フランジ付)

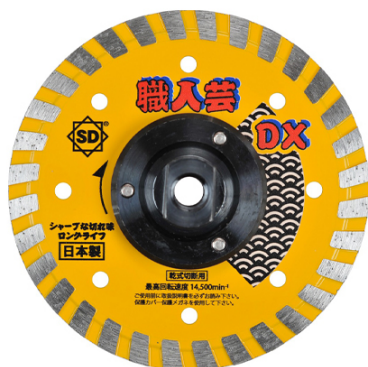

販売価格	5,680円(税抜) / 6,248円(税込)		
カタログ価格	5,680円(税抜) / 6,248円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/26 10:43現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0975ページ		



仕様

メーカー	三京ダイヤモンド工業	型番	RC-DXF4
商品名	職人芸DXリム	用途	鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、コンクリート、ブロックの切断
仕様	乾式切断用	最大回転数	14500rpm
外径	105mm	刃厚	2.0mm
チップ高さ	8.0mm	ねじサイズ	M10×1.5mm
PCD	35×3mm		
リムタイプ			
フランジ付き			
ロックナットがあたりず、直角部分もきれいに切断可能			
キワ切りに最適			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.