
 
 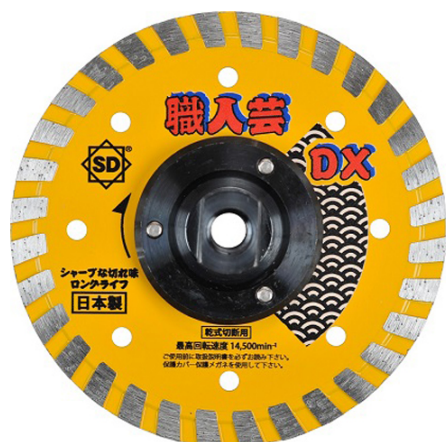



品番：EA809-43B

品名：φ125x2.0mm/M16 ダイヤモンドカッター(フランジ付)



販売価格	7,150円(税抜) / 7,865円(税込)		
カタログ価格	7,150円(税抜) / 7,865円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/26 09:15現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0975ページ		

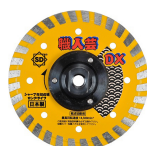

### 仕様

メーカー	三京ダイヤモンド工業	型番	RC-DXF5
商品名	職人芸DXリム	用途	鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、コンクリート、ブロックの切断
仕様	乾式切断用	最大回転数	12200rpm
外径	125mm	刃厚	2.0mm
チップ高さ	8.0mm	ねじサイズ	M16×2.0mm
PCD	35×3mm		
リムタイプ			
フランジ付き			
ロックナットがあたりず、直角部分もきれいに切断可能			
キワ切りに最適			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.