


品番：EA809-55

品名：φ305x3.4mm ダイヤモンドカッター

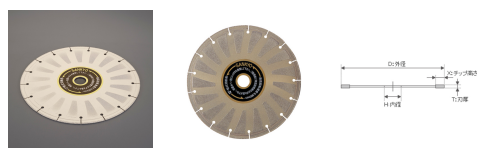

販売価格	66,200円(税抜) / 72,820円(税込)		
カタログ価格	66,200円(税抜) / 72,820円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/26 09:14現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0976ページ		



仕様

メーカー	三京ダイヤモンド工業	型番	FS-12
商品名	FS2000	用途	鋳鉄管、排水用鋳鉄管、ダクトイル鋳鉄管、粉体塗装ダクトイル鋳鉄管の切断
最大回転数	6300rpm	外径	305mm
刃厚	3.4mm	チップ高さ	2.0mm
内径	30.5mm	付属リング	20/22/25.4mm
鋳鉄専用開発した溶融金属法によるダイヤモンド刃先でハイスピード切断			
切れ味を重視したセグメントタイプ			
※鋳鉄専用です。鉄筋コンクリート管やアルミ管などの非鉄金属管、一般鋼管、高合金鋳鉄品等の切断には絶対に使用しないでください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.